

Remote-Tester für ESE-Blitzfangeinrichtung



Das Remote-Test-System für die Early Streamer Emission (ESE) Blitzfangeinrichtung erzeugt bei hohen statischen Feldern vor einer Blitzentladung an der Spitze der Fangstange Impulse von kontrollierter Stärke und Frequenz. Durch den internen Steuerkreis ermöglicht die Blitzfangeinrichtung für Remote Tester von nVent ERICO ESE im Vergleich zu anderen passiven Komponenten den frühzeitigen Beginn eines aufwärts gerichteten Blitzkanals. Durch die Integration der ESE-Blitzfangeinrichtung für den Remote-Tester von nVent ERICO entfällt die manuelle Prüfung vor Ort. Dadurch wird eine autonomere und kontinuierliche Überwachungslösung ermöglicht.

MERKMALE

Entwickelt und getestet nach NF C 17-102 und ähnlichen Standards

Überragende Korrosionsbeständigkeit, even in high salinity environments

Schnell und einfach zu installieren

Kompatibel mit nVent ERICO ESE Air Terminal Remote Tester.

Geeignet zur Verwendung mit einer Reihe an Blitzableitersystemen, einschließlich von Band, Litzenleitern zusätzlich zu isolierten Blitzableitern wie nVent ERICO ISOonV und nVent ERICO Ericore Leitern


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Entspricht	Verbunden mit	Ausgelöster Vorlauf, ΔT	Temperatur	Durchmesser ($\varnothing$)	Höhe (H)
SI60I316RT	NF C17-102:2011, NP 4426:2013, UNE 21186:2011	ESEAT Remote-Tester (SIREMOTETES TER)	60 μ s	120 °C Max	28 mm	684.6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Material	Gewindegröße (TS)	Stückgewicht
SI60I316RT	Edelstahl 316L (EN 1.4404)	MF25	1.56 kg

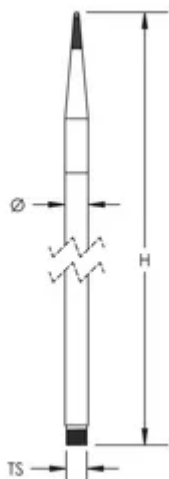

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE