

# Geklebtes Klipp Kit



## MERKMALE

Die geklebten Schienenclips machen es überflüssig, irgendeine Art von Stützen zu bohren, wo die Clips befestigt werden müssen, wobei die Integrität der Stützen gewährleistet und die Sicherheit erhöht wird

Kein Werkzeug erforderlich; vorkonfektionierter Hartkleber macht die Montage einfach und effizient

Beständig gegen korrosionsverursachende Mittel, einschließlich U. V., Witterungsbedingungen, Öl, Fette, Benzin, Lösungsmittel, Regen und Wasser

Erhöht die Lebensdauer des angeschlossenen Kabels und senkt die Gesamtkosten des Projekts

Vielseitiger Sockel für unterschiedliche Klemmengrößen für verschiedene Leitergrößen und für Längs- oder Querkabelanwendungen geeignet

Jedes Kit enthält einen Behälter mit Klebstoff für 10,1 oz. (300 ml) Dosierpistole

Dosierpistole nicht im Lieferumfang enthalten

## SPEZIFIKATIONEN

**Temperatur:** -40 to 93 °C

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Durchmesser (Ø) | Länge (L) | Breite (W) | Lochgröße (HS) | Anzahl enthaltener Grundplatten |
|---------------|---------------|-----------------|-----------|------------|----------------|---------------------------------|
| GCHSC2530     | 186065        | 25 - 30 mm      | 100mm     | 40 mm      | 7 mm           | 30                              |
| GCHSC78       | 187745        | 7 - 8 mm        | 100mm     | 40 mm      | 7 mm           | 30                              |

| Katalognummer | Artikelnummer | Durchmesser (Ø) | Länge (L) | Breite (W) | Lochgröße(HS) | Anzahl enthaltener Grundplatten |
|---------------|---------------|-----------------|-----------|------------|---------------|---------------------------------|
| GCHSC1214     | 186035        | 12 - 14 mm      | 100mm     | 40 mm      | 7 mm          | 30                              |
| GCHSC1924     | 186055        | 19 - 24 mm      | 100mm     | 40 mm      | 7 mm          | 30                              |


Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Anzahl enthaltener Klammern | Klammern pro Bodenblech |
|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| GCHSC2530     | 186065        | 60                          | 2 Max                   |
| GCHSC78       | 187745        | 120                         | 4 Max                   |
| GCHSC1214     | 186035        | 120                         | 4 Max                   |
| GCHSC1924     | 186055        | 90                          | 3 Max                   |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Abbildung zeigt Konfiguration mit 3 Clips. 1- bis 4-Clip-Konfigurationen ist auch erhältlich.

## DIAGRAMME

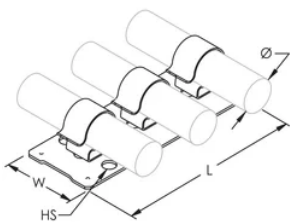

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**