

# Erdungsstab-Eintriebspunkt für Erdungsstab, interner Gewindeabschnitt



## MERKMALE

Erdungsstab-Eintriebsspitze mit Gewinde zur Verwendung mit Erdungsstäben mit internem Gewinde


## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Zur Verwendung mit                              | Länge (L) | Gewindelänge (TL) | Durchmesser (Ø) | Gewindegröße (TS) |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| SPK15         | 710120        | SSR16 und SCR15 Erdungsstangen mit Innengewinde | 42mm      | 20mm              | 15 mm           | M10               |
| SPK20         | 710130        | SSR20 Erdungsstange mit Innengewinde            | 51mm      | 20mm              | 20 mm           | M10               |

## DIAGRAMME

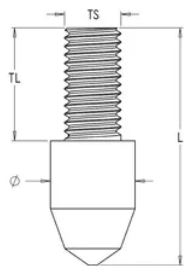

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE