

Erdungsstromschienenverbinder, Solider Rundleiter



MERKMALE

Zum Anschluss von massiven Rundleitern, einschließlich ERICO-CU-BOND Rundleiter, an Erdungssammelschienen.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Material	Oberfläche	Höhe (H)	Durchmesser (Ø)	Lochgröße (HS)	Gewindegröße (TS)
BCR8T	Copper Alloy, Edelstahl 18-8 (EN 1.4305)	Verzinkt	50 mm	20 mm	9.5 mm	M10


Table 2/2

Katalognummer	Leiter mit Kupferverbindung von nVent ERICO	Entspricht
BCR8T	CBSC8	IEC 62561-1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die IEC-Konformität gilt nur für die aufgeführten nVent ERICO Cu-Bond-Leitungen.

DIAGRAMME

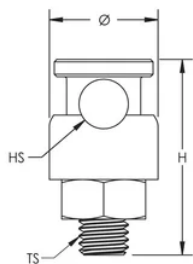

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE