


Gemeinsame Verbindung T6 Komplettes Schweißerpaar, Signal

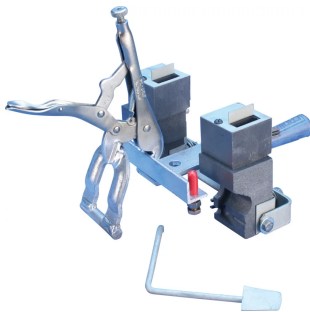

MERKMALE

Komplette Schweißerbaugruppe zur Befestigung von Jumperverbindungen am Schienenkopf, quer zur Schiene

Verbindung erfolgt innerhalb der Grenzen des Verbindungssteiges

Inklusive Tiegelreiniger

SPEZIFIKATIONEN

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Länge der Verbindung
SBHFT6A		Steel, Graphite, Thermoplast	Ohne Kopf	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBHFT6C		Steel, Graphite, Thermoplast	Ohne Kopf	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBHFT6D		Steel, Graphite, Thermoplast	Ohne Kopf	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBTBT6A		Steel, Graphite, Thermoplast	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBTBT6C		Steel, Graphite, Thermoplast	3/4 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	190.5mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Länge der Verbindung
SBTBT6D	715408	Steel, Graphite, Thermoplast	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBXST6A		Steel, Graphite, Thermoplast	3/4 Zoll XS	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBXST6C	165570	Steel, Graphite, Thermoplast	3/4 Zoll XS	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBXST6D		Steel, Graphite, Thermoplast	3/4 Zoll XS	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBST6X2	222628	Steel, Graphite, Thermoplast	1 Zoll Lasche	35 mm ² Seilschlag	7.75mm	177.8mm
SBHFT6B		Steel, Graphite, Thermoplast	Ohne Kopf	5/16 Zoll Bondstrand	7.95mm	177.8mm
SBTBT6B		Steel, Graphite, Thermoplast	1 Zoll Lasche	5/16 Zoll Bondstrand	0.79mm	177.8mm
SBTBT6E		Steel, Graphite, Thermoplast	1 Zoll Lasche	5/16 Zoll Bondstrand	0.79mm	247.7mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schweißerstil
SBHFT6A		T6
SBHFT6C		T6
SBHFT6D		T6
SBTBT6A		T6
SBTBT6C		T6
SBTBT6D	715408	T6
SBXST6A		T6
SBXST6C	165570	T6

Katalognummer	Artikelnummer	Schweißerstil
SBXST6D		T6
SBST6X2	222628	T6
SBHFT6B		T6
SBTBT6B		T6
SBTBT6E		T6

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE