


# Gemeinsame Verbindung T6 Tiegel-Schweißrahmen, Signal

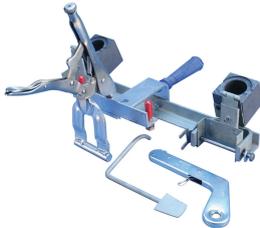

## MERKMALE

Ersatz-Schweißrahmen Baugruppe für T6 Verbindungsschweißgeräte

Inklusive Rahmen mit Tiegeldeckel, Tiegelstiel, Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

## SPEZIFIKATIONEN

**Schienerart:** 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBXST6AX		Graphite, Steel, Thermoplast	XS	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6
SBXST6CX		Graphite, Steel, Thermoplast	XS	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6
SBXT6CE	161120	Graphite, Steel, Thermoplast	W	50 mm <sup>2</sup> Seilschlag	9.13mm	T6

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**Nordamerika**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

**Europa**

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

**Europa**

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**