

# Netzwerkverbinder für Erdungsmatten, MBNC82



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Ermöglicht eine schnelle, einfache und kostengünstige Feldverbindung von Erdungs- und Bonddrähten

Heavy-Duty-Klammern mit Edelstahlbeschlägen sind dafür geeignet direkt vergraben zu werden


Kann zusätzliche Anschlusslitzen aufnehmen, die zum Anschluss an Baustahl und Anlagen verwendet werden können

Kombinierbar mit Universal-Sockelklammer zur Verklebung auf verschiedene Sockelgrößen für Maschenverbindungsnetzwerke

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Material	Leitergröße
MBNC82	Bronze, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	Volldraht Nr. 8 – Litzendraht Nr. 2, 10 mm <sup>2</sup> Solid - 35 mm <sup>2</sup> Stranded

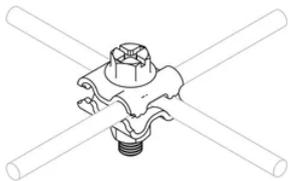

### WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**