

nVent ERICO Ericontact Demontage-Kit



MERKMALE

Ermöglicht die Demontage des nVent ERICO Ericontact Rail Contact bei Wartungsarbeiten

Arbeitet mit manuellem Einsteckwerkzeug HSKE oder batteriebetriebenen Einsteckwerkzeug ASKE

SPEZIFIKATIONEN

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Produkt	nVent ERICO Ericontact	Adapter	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)
PULLOUTSET	716336	Buchse und Dorn	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Keine erforderlich	106 mm	34 mm
PULLOUTBSH	716325	Nur Buchse	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Keine erforderlich		34 mm
MDRLPULL	716340	Nur Dorn	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Keine erforderlich	106 mm	

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser 1 (OD1)	Außendurchmesser 2 (OD2)	Durchmesser (Ø)	Gewindegröße (TS)
PULLOUTSET	716336	17 mm	38 mm	26 mm	M9
PULLOUTBSH	716325		38 mm	26 mm	

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser 1 (OD1)	Außendurchmesser 2 (OD2)	Durchmesser (Ø)	Gewindegröße (TS)
MDRLPULL	716340	17 mm			M9

DIAGRAMME

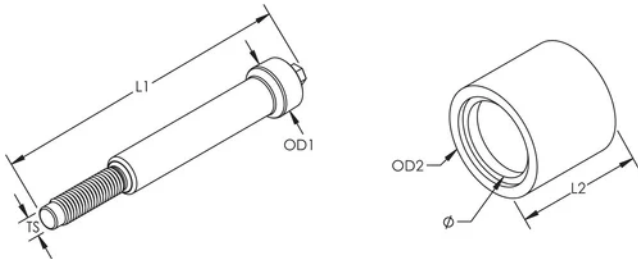

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE