

nVent ERICO Railclips, mit Hammerschlag, Leiter parallel Außenseite



MERKMALE

Ausführung „Hammer-on“

Sicheres Festhalten von Leitern, weniger Wartung und mehr Sicherheit an der Wegeseite

Schnelle und einfache Hammermontage

Passend für verschiedene Schienenprofile

Keine Demontage des Ballastmaterials erforderlich

Mehrschichtige proprietäre Beschichtung für optimalen Korrosionsschutz

SPEZIFIKATIONEN



Schienenart: T-Schienenabschnitte 40 kg bis 65 kg

Oberfläche: Proprietäre Mehrfach-Beschichtung;Elektrophorese- und Polyester-schwarz-Behandlung

Material: Federstahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Schienenfußdicke (RFT)	Durchmesser (Ø)
EM58SN4SH	595380	65mm	44 mm	8 - 14 mm	13.5 - 155 mm
EM58SN3SH	595330	70mm	44 mm	8 - 14 mm	25 - 28 mm

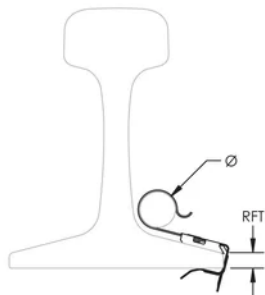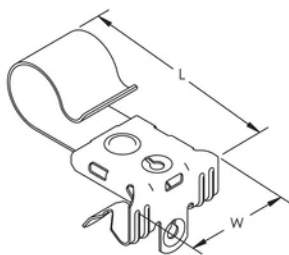

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE