

# Rohrmanschette



## MERKMALE

Klammer zum Verbinden von Rohren und Abluftkaminen mit dem Blitzschutzsystem

Sicherung des Leiters an horizontalen oder vertikalen, runden Montagepunkten


## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leitergröße	Außendurchmesser (OD)	Breite (W)	Stückgewicht
SPC5080S	107000	Edelstahl 18-8 (EN 1.4305)	Volldraht 6 mm – Volldraht 11 mm	50 - 80 mm	40 mm	0.15 kg
SPC5080C	107050	Kupfer	Volldraht 6 mm – Volldraht 11 mm	50 - 80 mm	40 mm	0.17 kg
SPC70120S	107010	Edelstahl 18-8 (EN 1.4305)	Volldraht 6 mm – Volldraht 11 mm	70 - 120 mm	40 mm	0.17 kg
SPC70120C	107060	Kupfer	Volldraht 6 mm – Volldraht 11 mm	70 - 120 mm	40 mm	0.19 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leitergröße	Außendurchmesser (OD)	Breite (W)	Stückgewicht
SPC130180C	107070	Kupfer	Volldraht 6 mm – Volldraht 11 mm	130 - 180 mm	40 mm	0.24 kg

## DIAGRAMME

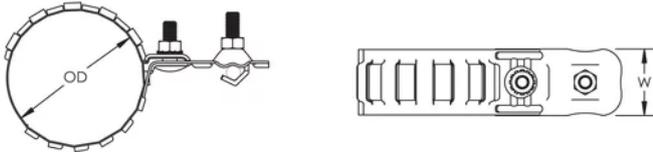

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**