

Bewehrung Erdungszange, Senkrecht



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Universell einsetzbar für Bewehrung, Gewindestangen oder Rohre

Einlegefunktion verkürzt Installationszeit

Konstruktion aus Bronzelegierung mit Schrauben aus Edelstahl 304

Zugelassen für die direkte Einbringung in Erde und Beton

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Verbindungsart	Leitergröße	Erdungsstange Durchmesser, tatsächlich (Ø)	Wasserrohrgröße (Ø)
EK17	710365	Bronze, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	Lotrecht	#10 eindrätig – #2 eindrätig, 5.5 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	12.7 - 25.4 mm	12.7 - 25.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungsstabgröße , metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada
EK17	710365	12 - 25 mm	#4 – #8	10M – 25M

DIAGRAMME

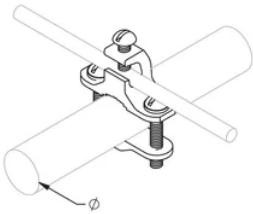

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE