

SBHM Hohlkern Metallspitze Schienenbohrer



MERKMALE

Ausgelegt für Hochgeschwindigkeitsbohranwendungen

Widersteht etwa 50 Anwendungen

Bohrer lassen sich etwa fünfmal neu erden

3/4" (19 mm) Weldon-Schaft


Für alle Schienentypen geeignet

Optionaler Adapter ADAPSBHM (716172) verlängert Bohrer

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Bohrerdurchmesser (Ø)	Länge (L)
SBHM2370	716322	Schnellarbeitsstahl	TIALN-Beschichtung	23 mm	63mm

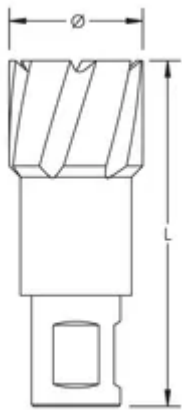

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE