


# Massivkupfer-Erdungsstab, interner Gewindeabschnitt

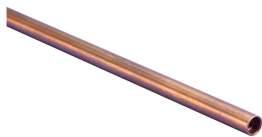

## MERKMALE

Massivkupfer-Erdungsstababschnitt mit internem Gewinde

## SPEZIFIKATIONEN

**Zugfestigkeit:** 50 MPa


**Material:** Kupfer

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Erdungsstange<br>Durchmesser,<br>tatsächlich (Ø) | Gewindegröße<br>(TS) | Länge (L) | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| SCR15         | 710070        | 15 mm                                            | M10                  | 1.2m      | 1.64 kg      |
| SCR20         | 710080        | 20 mm                                            | M10                  | 1.2m      | 3.34 kg      |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Aufgrund der inhärenten Weichheit des Kupfermaterials sollte das Produkt mit der gebotenen Vorsicht in den Boden getrieben werden.

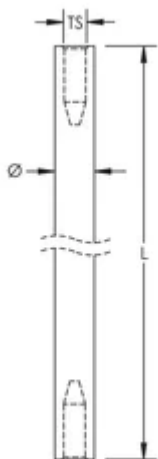

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**