

Universelle Kabelschutzrohrklammer mit Klebgrund



MERKMALE

Zur Verwendung auf Flachdach

Untergrund kann in Kies gelegt oder mit Klebstoff fixiert werden

Sicherung von Rund- oder Bandleitern


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leitergröße	Bandgröße	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)
SFRRSFT65	106310	Nylon	Volldraht 6 mm – Volldraht 11 mm	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm	110 mm	65 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
SFRRSFT65	106310	0.03 kg

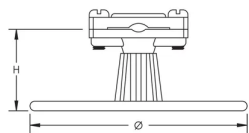

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE