


Universeller Kabelschutzleiterklipp, Plastik

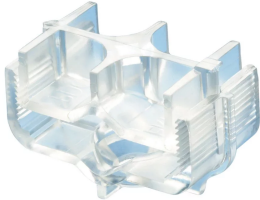

MERKMALE

Sicherung von Rund- oder Bandleitern

Kann auf einer Fläche mechanisch befestigt oder auf Kunststoff-Klebeböden befestigt werden

UV-beständig, für Außenanwendungen entwickelt und getestet

Material UV-Beständigkeit entspricht UL® 746C Standard

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Temperatur	Leitergröße	Bandgröße	Tiefe (D)
PDCUC	711352	Polycarbonat	-20 to 120 °C	Litzendraht 8 mm², 8 mm² Solid	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	20mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Lochgröße (HS)	Statische Last	Stückgewicht
PDCUC	711352	35.9 mm	6.8 mm	1000N	0.01 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bei Verwendung des Klebstoffträgers sind die empfohlenen Einbautemperaturen auf 15 °C bis 38 °C (59 °F to 100 °F) begrenzt.

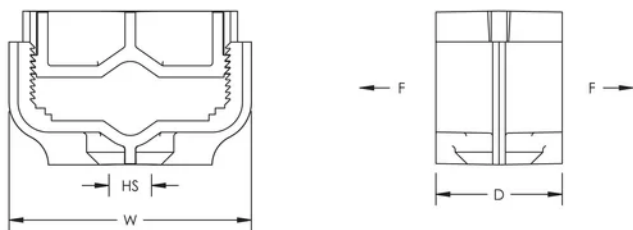

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE