

DPCB gestanzte Kupfer Sammelschiene, blank, doppelt



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Schwerlastanschluss

Leistungsschalter, Generator und vorgefertigter Stromnetzleiter

Alternative zu langen und mehreren Kabeln

Erd-/Masseanschluss

Stromverteilung

Abgerundete Kanten

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kupfer

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Länge (L)	Lochgröße (HS)	A
DPCB100X5	550440	100 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm


Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Länge (L)	Lochgröße(HS)	A
DPCB125X5	550450	125 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	100 mm
DPCB50X5	550410	50 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB63X5	550420	63 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	38 mm
DPCB80X5	550430	80 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm
DPCB100X10	550380	100 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm
DPCB120X10	550390	120 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	95 mm
DPCB50X10	550350	50 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB60X10	550360	60 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	35 mm
DPCB80X10	550370	80 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B	C	Stückgewicht
DPCB100X5	550440	25 mm	12.5 mm	7.25 kg
DPCB125X5	550450	25 mm	12.5 mm	9.2 kg
DPCB50X5	550410	25 mm	12.5 mm	3.4 kg
DPCB63X5	550420	25 mm	12.5 mm	4.4 kg
DPCB80X5	550430	25 mm	12.5 mm	5.7 kg
DPCB100X10	550380	25 mm	12.5 mm	14.5 kg
DPCB120X10	550390	25 mm	12.5 mm	18.4 kg
DPCB50X10	550350	25 mm	12.5 mm	6.8 kg

Katalognummer	Artikelnummer	B	C	Stückgewicht
DPCB60X10	550360	25 mm	12.5 mm	8.8 kg
DPCB80X10	550370	25 mm	12.5 mm	11.4 kg

DIAGRAMME

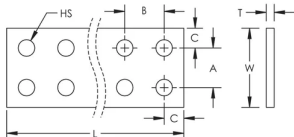

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE