


EB-142/166 Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene

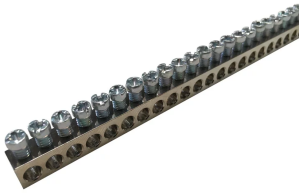

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Dient zum Anschluss mehrerer Erdungsleiter

Abgeschrägte Löcher ermöglichen leichten Anschluss

Hauptanschlussklemme verfügbar für breitere Leiter

Vernickelung ist korrosionsbeständig

Einzelne oder doppelte Trageelemente verfügbar für das Befestigen der Verteilerschiene an der DIN-Schiene

Feste Stange

Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden

Schnell und einfach zu installieren

RoHS-konform


SPEZIFIKATIONEN

Material: Messing

Oberfläche: Vernickelt

Katalognummer	EB166	EB142
Artikelnummer	568667	568668
Anzahl Anschlüsse	166	142
Leitergröße, IEC	Litzendraht 1,5–10 mm ²	Litzendraht 1,5–16 mm ²
Max. Bemessungsstrom	40A	63A
Querschnitt	64mm ²	80mm ²
Tiefe (D)	8mm	8mm
Höhe (H)	8 mm	10 mm
Breite (W)	1000 mm	1000 mm
Lochgröße (HS)	4.5 mm	5.5 mm
Gewindegröße (TS)	M4	M5
A	6 mm	7 mm
Drehmoment (TQ)	0.89 N·m	2 N·m
Stückgewicht	0.47 kg	0.58 kg
Entspricht	IEC 60998-2-1	IEC 60998-2-1

 DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE