

EBC-133 Hauptanschlussklemme Bausatz



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Satz umfasst 10 Klammern und 20 Schrauben

Dient zum Anschluss breiterer Leiter, u. a. IBSB25 isolierter umflochtener Leiter, MBJ Erdungs- und Verbindungslitze und nVent ERIFLEX Flexibar bis 9 mm (0,354")

Schnell und einfach zu installieren

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Leitergröße, IEC	Breite (W)	Dicke (T)
KIT-EBC133-15	568614	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	16 - 35 mm ²	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A	Lochgröße (HS)	Gewindegröße (TS)	Stückgewicht	Tiefe (D)
---------------	---------------	---	----------------	-------------------	--------------	-----------

KIT-EBC133-15	568614	15 mm	5.5 mm	M5	0.01 kg	10mm
---------------	--------	-------	--------	----	---------	------

DIAGRAMME

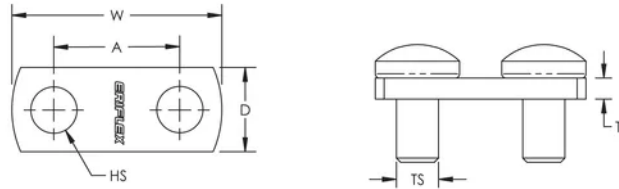

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE