

EC16 Erdungsanschluss



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Sehr kompakte Klammer zur Verbindung der Kabelleiter mit der Erdungsverteilerschiene, ohne zu bohren

Leiter ist mit Klammer an Druckplatte befestigt

Klammern können vor dem Anschluss von Leitern montiert und in ihre Position auf der Verteilerschiene geschoben werden

Anschlüsse können nach der Montage der Verteilerschiene hinzugefügt werden

Einzelne Schraube sichert die Klammer und schließt Kontakt

EAC-konform

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Leitergröße	Stromschienen dicke	Stromschienen breite	Tiefe (D)	Breite (W)
---------------	---------------	-------------	------------------------	-------------------------	-----------	------------

EC16-5	553480	Volldraht 2,5 mm ² – Litzendraht 16 mm ²	5 mm	12 mm	15mm	14 mm
EC16-4	553460	Volldraht 2,5 mm ² – Litzendraht 16 mm ²	4 mm	12 mm	15mm	15 mm

Table 2/2			
Katalognummer	Artikelnummer	A	Stückgewicht
EC16-5	553480	21.85 mm	0.01 kg
EC16-4	553460	21.85 mm	0.01 kg

DIAGRAMME

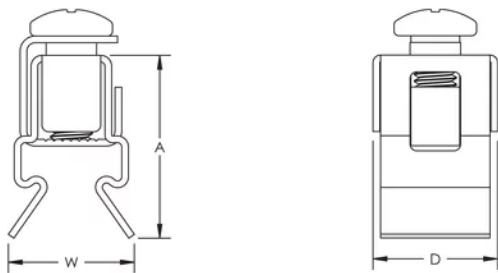

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE