

Hydraulisches Schneidwerkzeug für nVent ERIFLEX Flexibar



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Schneidet nVent ERIFLEX Flexibar schnell und präzise ohne Grate und Verformungen

Schneidet die Isolierung durch, ohne sie zu beschädigen

Geeignet für alle Größen von nVent ERIFLEX Flexibar

Klare Kunststoffblenden ermöglichen die visuelle Kontrolle der Schnittposition

Starke mechanische Montage

Ersatzmesser erhältlich

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Stückgewicht
HYDR-FLEX-ST	559010	240mm	341 mm	280 mm	34 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht zum Schneiden von festen Verteilerschienen verwenden.

DIAGRAMME

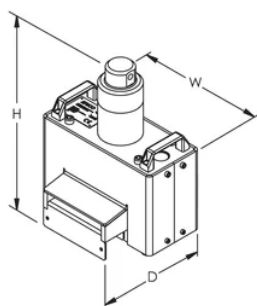

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE