

# IRS Winkelstützenhalterung



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Zur Befestigung von DIN-Profilen oder Erdungsschienen in Schräglage

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Gewindegröße (TS) | Lochgröße (HS) | Breite (W) | Höhe (H) | A     |
|---------------|---------------|-------------------|----------------|------------|----------|-------|
| IRS6          | 557980        | M6                | 6.5 mm         | 18 mm      | 48 mm    | 60 mm |
| IRS5          | 557970        | M5                | 6.5 mm         | 18 mm      | 48 mm    | 60 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--------------|
|---------------|---------------|--------------|

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| IRS6 | 557980 | 0.04 kg |
| IRS5 | 557970 | 0.04 kg |

## DIAGRAMME

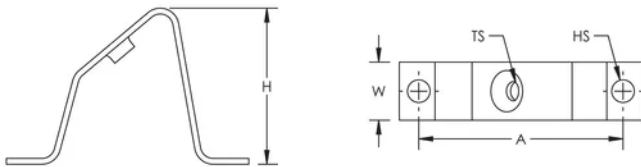

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**