


PCR Perforiertes C-Profil

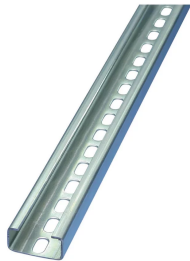

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Schnelle Montage von Gerüsten aller Art

Hohe mechanische Belastbarkeit

Hohe Korrosionsbeständigkeit

Entspricht EN 60715 und DIN 46277

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)	Dicke (T)	A
PCR30X15-3M	557780	30 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	15 mm
PCR40X20-2M	557500	40 mm	20 mm	2000mm	1.5 mm	24 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)	Dicke (T)	A
PCR35X35-2M	557520	35 mm	35 mm	2000mm	2 mm	16 mm
PCR35X35-3M	557790	35 mm	35 mm	3000mm	2 mm	16 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B	C	D	Stückgewicht
PCR30X15-3M	557780	7 mm	18 mm	8.2 mm	2.4 kg
PCR40X20-2M	557500	7 mm	18 mm	8.2 mm	2.5 kg
PCR35X35-2M	557520	7 mm	18 mm	8.2 mm	3 kg
PCR35X35-3M	557790	7 mm	18 mm	8.2 mm	4.5 kg

DIAGRAMME

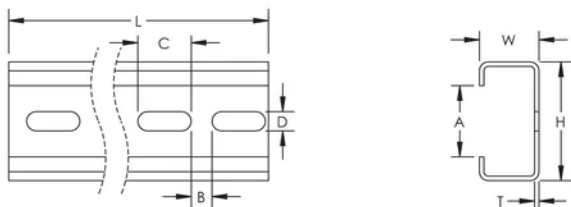

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE