

PDRG Perforiertes asymmetrisches Profil



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Schnelle Montage von Gerüsten aller Art

Hohe mechanische Belastbarkeit

Hohe Korrosionsbeständigkeit

Entspricht EN 60715 und 50035 und DIN 46277

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)	Dicke (T)	A
PDRG-2M	558050	32 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	9 mm
PDRG-3M	558060	32 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	9 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B	C	D	Stückgewicht
PDRG-2M	558050	7 mm	18 mm	6.2 mm	1.3 kg
PDRG-3M	558060	7 mm	18 mm	6.2 mm	1.96 kg

DIAGRAMME

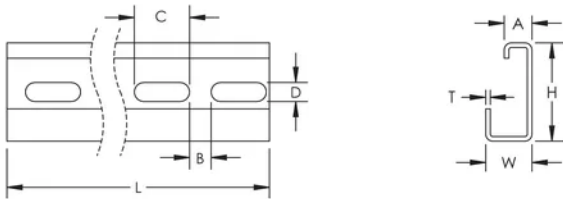

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE