

# SN Schienenmutter für DIN-Schiene



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Für die Montage auf C-förmigen DIN-Profilen vorgesehen


## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Gewindegröße (TS)	Breite (W)	Höhe (H)	Stückgewicht
SNP-M8	560530	M8	37 mm	12 mm	0.02 kg
SNP-M6	560520	M6	37 mm	12 mm	0.02 kg
SNP-M5	560510	M5	37 mm	12 mm	0.02 kg
SNP-M4	560500	M4	37 mm	12 mm	0.02 kg

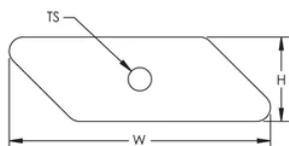

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**