


# Aluminium-Klemmenkästen, HALP

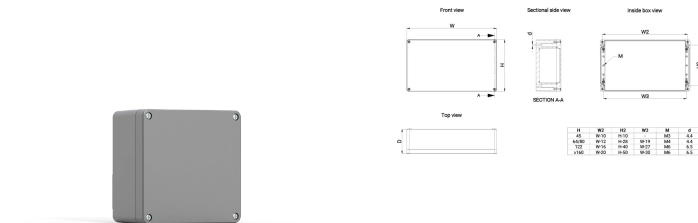

Die Aluminium-Klemmenkasten-Baureihe HALP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Dank ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit ist die HALP-Baureihe gut für Innen- und Außenbereiche geeignet. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.

## INDUSTRIE-STANDARDS

CE UKCA  
EAC  
GOST  
IP

## MERKMALE

Material: Aluminium Typ EN AC-47100.

Dichtung: Standardausführung ist mit einer Polyurethandichtung ausgestattet. Silikon-, Neopren- und EPDM-Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C.

Schutzart: IP 66, 67 | IK 09, 08 für HALP050503GE.

Oberfläche: RAL 7001.

Zertifikate: CE, GOST. Bzgl. cULus\_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang: Gehäusekorpus und Deckel aus Aluminium, Deckelschrauben aus Edelstahl.

## SPEZIFIKATIONEN


|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Material:</b>   | Aluminium         |
| <b>Oberfläche:</b> | Pulverbeschichtet |
| <b>Farbcode:</b>   | RAL 7001          |
| <b>Farbe:</b>      | Silbergrau        |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe (H) | Breite (W) | Tiefe (D) | Gehäusestärke | Abdeckungsstärke | Anzahl Abdeckungsschrauben |
|---------------|----------|------------|-----------|---------------|------------------|----------------------------|
| HALP050503GE  | 45mm     | 50mm       | 30mm      | 3mm           | 2mm              | 2                          |
| HALP080806GE  | 80mm     | 74mm       | 57mm      | 3.5mm         | 2.5mm            | 4                          |
| HALP081306GE  | 80mm     | 124mm      | 57mm      | 3.5mm         | 2.6mm            | 4                          |
| HALP081806GE  | 80mm     | 175mm      | 57mm      | 3.5mm         | 2.5mm            | 4                          |
| HALP082506GE  | 80mm     | 249mm      | 57mm      | 3.5mm         | 2.5mm            | 4                          |
| HALP060604GE  | 64mm     | 57mm       | 36mm      | 3.5mm         | 3mm              | 4                          |
| HALP061004GE  | 64mm     | 98mm       | 36mm      | 3.5mm         | 3mm              | 4                          |
| HALP061504GE  | 64mm     | 150mm      | 36mm      | 3.5mm         | 3mm              | 4                          |
| HALP121208GE  | 122mm    | 121mm      | 80mm      | 4.1mm         | 3.7mm            | 4                          |
| HALP123608GE  | 122mm    | 359mm      | 80mm      | 4.1mm         | 3.7mm            | 4                          |
| HALP161609GE  | 160mm    | 160mm      | 90mm      | 4.1mm         | 3.7mm            | 4                          |
| HALP163609GE  | 160mm    | 359mm      | 90mm      | 4.1mm         | 3.7mm            | 4                          |
| HALP233311GE  | 230mm    | 329mm      | 110mm     | 4.1mm         | 3.7mm            | 4                          |
| HALP233318GE  | 230mm    | 329mm      | 180mm     | 4.5mm         | 3.7mm            | 4                          |
| HALP234011GE  | 230mm    | 400mm      | 110mm     | 4.1mm         | 3.7mm            | 4                          |
| HALP121209GE  | 122mm    | 121mm      | 90mm      | 4.1mm         | 4mm              | 4                          |

| Katalognummer | Höhe (H) | Breite (W) | Tiefe (D) | Gehäusestärke | Abdeckungsstärke | Anzahl Abdeckungsschrauben |
|---------------|----------|------------|-----------|---------------|------------------|----------------------------|
| HALP122208GE  | 122mm    | 219mm      | 80mm      | 4mm           | 4mm              | 4                          |
| HALP122209GE  | 122mm    | 219mm      | 90mm      | 4mm           | 4mm              | 4                          |
| HALP162609GE  | 160mm    | 260mm      | 90mm      | 4mm           | 4mm              | 4                          |
| HALP165609GE  | 160mm    | 560mm      | 90mm      | 4mm           | 4mm              | 6                          |
| HALP232011GE  | 230mm    | 199mm      | 110mm     | 4.1mm         | 4.1mm            | 4                          |
| HALP236011GE  | 230mm    | 599mm      | 110mm     | 4mm           | 4mm              | 6                          |

## DIAGRAMME

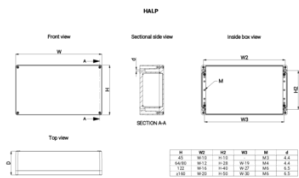



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.