


Sammelschienenadapter 63A mit Kabeln, WO60

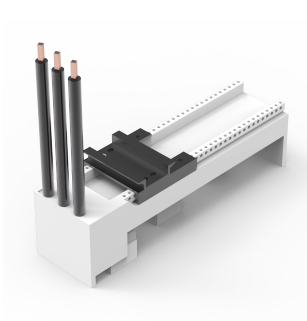

Sammelschienenadapter mit einer Montageschiene, vormontiert mit Kabeln, 10 mm².

INDUSTRIE-STANDARDS

UL

CSA

GL

MERKMALE

Beschreibung: Sammelschienenadapter 63 A. Mit verschiebbarer Tragschiene. Mit Kabeln 10 mm².

Nennspannung: 690 V.

Bemessungsstrom: 63 A.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Verlustleistung bei 80% Last: 4.4 W.

Pole: 3-polig.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: CSA, UL, GL.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
32454	200mm	54mm	63mm	Kunststoff, Baustahl	Beschichtet	Schwarz, Hellgrau
32456	200mm	63mm	63mm	Kunststoff, Baustahl	Beschichtet	Schwarz, Hellgrau
32457	200mm	72mm	63mm	Kunststoff, Baustahl	Beschichtet	Schwarz, Hellgrau

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.