


Sammelschienenadapter 80 A ohne Kabel, W060

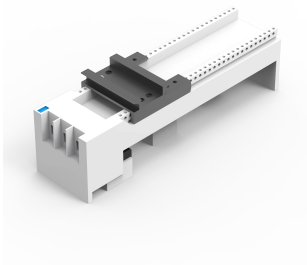

Sammelschienenadapter mit einer Montageschiene, mit Schraubanschlussklemmen, 16 mm².

INDUSTRIE-STANDARDS

UL

CSA

GL

MERKMALE

Zertifikate: CSA, UL, GL.

Pole: 3-polig.

Verlustleistung bei 80% Last: 6 W.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Bemessungsstrom: 80 A.

Nennspannung: 690 V.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Beschreibung: Sammelschienenadapter 80 A. Mit verschiebbarer Tragschiene. Mit Anschlussklemmen 16 mm², Bedienung über die Rückseite.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
32466	200mm	54mm	63mm	Kunststoff, Baustahl	Beschichtet	Schwarz, Hellgrau
32469	200mm	72mm	63mm	Kunststoff, Baustahl	Beschichtet	Schwarz, Hellgrau

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.