


CrossBoard-Adapter Komfort, WOCB

Adapter für die Montage von Motorschutzvorrichtungen.
Verstellbare Montageschiene.

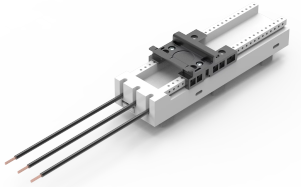

INDUSTRIE-STANDARDS

UL

IEC

MERKMALE

Beschreibung: 3-poliger Adapter. Eine feste Tragschiene. Für die kompakte Montage vollständiger Motorstromkreise sind die Adapter mit Kabeln ausgestattet.

Nennspannung: 690 V.

Abmessung: 45 × 160 × 45 mm.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: IEC, UL.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
32676	45mm	160mm	45mm	Kunststoff	Glatt-matt	Hellgrau, Schwarz
32668	45mm	160mm	45mm	Kunststoff	Glatt-matt	Hellgrau, Schwarz
32684	45mm	160mm	45mm	Kunststoff	Glatt-matt	Hellgrau, Schwarz
32692	45mm	160mm	45mm	Kunststoff	Glatt-matt	Hellgrau, Schwarz

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Weitere Sammelschienen-Produkte erhalten Sie bei Ihrem nVent HOFFMAN-Vertriebspartner.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE