


Montageprofil, 600, verzinkt

KATALOGNUMMER

CLPK600

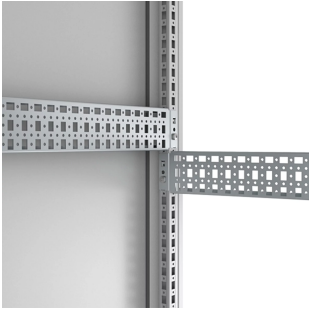

Dank dieser Einsteckmontageprofile können Zubehör und zusätzliche elektrische Geräte schnell und einfach genau dort montiert werden, wo sie benötigt werden.

MERKMALE

Beschreibung: Die Universalprofile lassen sich sowohl in der Tiefe als auch in der Breite am 25 mm DIN-Lochraster des Schrankrahmens oder in Verbindung mit VB-Profilen einbauen. Das 75 mm breite Profil ist mit drei Lochreihen ausgestattet, von denen eine um 90° gewendet ist. Dadurch lassen sich CLPF-Profile in beide Richtungen montieren. Die CLPK-Profile können durch Selbstschneideschrauben gesichert werden.

Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Profile.

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 74mm

Breite: 600mm

Tiefe: 26mm

Tragfähigkeit: 1600N

Material: Baustahl

Oberfläche: Verzinkt

Dicke: 1.5mm

Anzahl Verpackungen: 4

Gewicht: 2.5kg

Gehäusematerial: Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE