


Waagrechter Mittelsteg | Schaltschränke, CDH

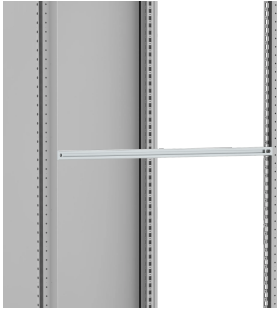

Das Profil sorgt für eine horizontale Trennung und sorgt dafür, dass Teiltüren und Paneele gesichert werden.

MERKMALE

Beschreibung: Wird verwendet, wenn das Gehäuse eine horizontale Trennung für Teiltüren oder Paneele erfordert. Wird am Gehäuseprofil des Standschranks montiert. Die Verwendung der Kunststoff-Endkappen bietet einen Schutzgrad von IP54, ohne Endkappen IP20

Montagemöglichkeiten: $\text{CDH-Teile} = \text{Anzahl Türen DP} / \text{Paneele DPP} + 1$.

Verpackungseinheit: 2 Profile mit Montagezubehör.

Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm
Oberfläche: Beschichtet
Material: Zink

Table 1/1				
Katalognummer	Breite	Gehäusematerial	Produktfamilie	Schnelles Schiff
CDH800	800mm	Baustahl	Freistehend	No
CDH600	600mm	Baustahl	Freistehend	No
CDH400	400mm	Baustahl	Freistehend	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE