


Polyester Gehäuse Kompaktversion, UCP/UCPT

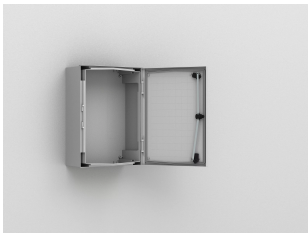

Die Baureihe UCP/UCPT von kompakten Polyester-Wandgehäusen mit einer Tür und mit Schutzart IP 66/IP 54 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Sie kann mit einer einfachen oder transparenten Tür bestellt werden. Diese Gehäusebaureihe eignet sich gut für Installationen im Außenbereich, selbst an Stellen mit direktem Sonnenlicht. Das Risiko des Ausfalls von Komponenten und damit einhergehende unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub nicht in das Gehäuse eindringen können.

INDUSTRIE-STANDARDS

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

MERKMALE

Material: Glasfaserverstärktes Polyester. UCPT-Sichtfenster: Polycarbonat.

Korpus: In einem Stück gegossen, 3 mm dick, mit 4 Befestigungslöchern in der Rückwand, zur direkten Montage an die Wand. Ohne Flanschöffnungen.

Tür: Mit oder ohne Sichtfenster und 180° Öffnung. UCP/UCPT750 und größer sind mit einem Türheber ausgestattet, der die Tür leichter schließen lässt. Dichtung durch eine durchgängige Polyurethan-Dichtung.

Schließung: 3 mm DIN DB Schloss mit 90° -Schließdrehung. UCP/UCPT540 und größer mit 3-Punkt-Schließung. Andere Schlösser auf Anfrage.

Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis 70 °C bei konstanter Verwendung (Maximaltemperatur kurzfristig bis 130 °C).

Merkmale: Selbstverlöschend und halogenfrei. Doppelt isoliert gemäß EN61439-1. Bewertete Isolationsspannung $U_i = 1000 \text{ V ac}, 1500 \text{ V dc}$.

Schutzart: IP 66, TYP 4, 4X, 12, 13 für UCP außer UPC430 IP65. IP54 TYP 12 für UCPT. Schlagfestigkeit IK 08 (IK 07 für Schränke mit Sichtfenster UCPT).

Zertifikate: CE, GOST. CSA und cULus_UL Listed für die Ausführung ohne Sichtfenster. Für weitere Zulassungen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Oberfläche: RAL 7035, vorgefärbtes Rohmaterial.

Lieferumfang: Wandgehäuse mit Tür, Befestigungsschrauben für die Montageplatte und selbsthaftender, wasserabweisende Leiste.

Bemerkung: UCP320, UCP430 und UCP540 werden mit Türen innerhalb der Verpackung geliefert, nicht vormontiert.


SPEZIFIKATIONEN

Gehäusestärke:	3mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Polyester
Farbcode:	RAL 7035
Oberfläche:	Glatt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Türtyp	Verriegelungsmenge	Gewicht
UCP1080	1035mm	835mm	300mm	Blank	3	22.8kg
UCP320	315mm	215mm	170mm	Blank	1	2.8kg
UCP430	415mm	315mm	170mm	Blank	1	3.9kg
UCP540	515mm	415mm	230mm	Blank	3	6.9kg
UCP640	615mm	415mm	230mm	Blank	3	7kg
UCP750	735mm	535mm	270mm	Blank	3	11.7kg
UCP860	835mm	635mm	300mm	Blank	3	14.9kg
UCPT1080	1035mm	835mm	300mm	Transparent	3	22.3kg
UCPT430	415mm	315mm	170mm	Transparent	1	3.9kg
UCPT540	515mm	415mm	230mm	Transparent	3	7.1kg
UCPT640	615mm	415mm	230mm	Transparent	3	7.3kg
UCPT750	735mm	535mm	270mm	Transparent	3	11.8kg
UCPT860	835mm	635mm	300mm	Transparent	3	15kg

DIAGRAMME

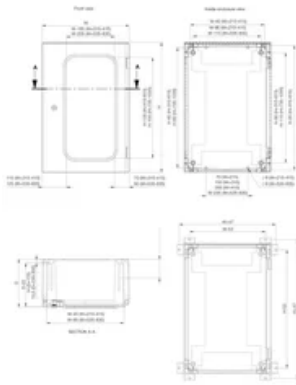

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.