

Kleiner ABS-Klemmenkästen, DABP



Die ABS-Klemmenkasten-Baureihe DABP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Die DABP-Baureihe eignet sich gut für anspruchsvolle Umgebungen, da Wasser und Staub nicht in den Klemmenkasten eindringen können. Dadurch werden das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden.

INDUSTRIE-STANDARDS

CE
UKCA
GOST
IP

MERKMALE

Beschreibung: ABS-Klemmenkästen halogenfrei für Innenanwendungen. Geringe UV-Resistenz.

Material: Korpus: ABS. Einfache Abdeckung: ABS. Transparente Abdeckung: Polycarbonat.

Dichtung: Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit: -40° bis + 60°C.

Entflammbarkeit: UL 94 HB.

Schutzart: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Edelstahl, Befestigungsschrauben und Blindstopfen in Polyamid.

Low UV radiation resistance

Polyurethane gasket integrated in the box cover

Temperature resistance: -40 °C to +60 °C

Flammability: UL94 HB

Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide

SPEZIFIKATIONEN

Material: ABS
Farbe: Hellgrau
Oberfläche: Glatt

Table 1/1


Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Max. Montagetiefe	Gewicht	Schnelles Schiff
DABP080806GE	80mm	82mm	86mm	42mm	0.1kg	No
DABP080809GE	80mm	82mm	56mm	72mm	0.1kg	No
DABP081206GE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.15kg	No
DABP081209GE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg	No
DABP081606GE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.2kg	No
DABP081609GE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.2kg	No
DABP121206GE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg	No
DABP121209GE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.25kg	No
DABP121609GE	120mm	160mm	91mm	77mm	0.35kg	No
DABP122009GE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.35kg	No
DABP152008GE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg	No
DABP050504GE	53mm	55mm	36mm	27.5mm	0.5kg	No
DABP162409GE	160mm	240mm	91mm	77mm	0.55kg	No
DABP162412GE	160mm	240mm	121mm	107mm	0.7kg	No
DABP050704GE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.8kg	No
DABP233009GE	230mm	300mm	86mm	72mm	0.85kg	No

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Max.Montagetiefe	Gewicht	Schnelles Schiff
DABP233011GE	230mm	300mm	111mm	97mm	1kg	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Hinweis: Klemmenkasten mit montierter transparenter Abdeckung aus Polycarbonat kann bestellt werden, indem Sie in der Artikelnummer „GE“ durch „TE“ ersetzen.

DIAGRAMME

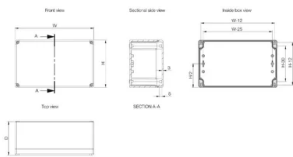

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE