


Universal-Anschlussklemme, W060

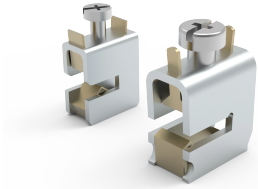

Anschlussklemmen für den Anschluss von Rundleitern an flachen Sammelschienen, 1,5 mm² bis 120 mm².

INDUSTRIE-STANDARDS

UL

CSA

GL

DNV-GL

MERKMALE

Beschreibung: Universal-Leiterklemme mit integrierter Haltefeder, unverlierbarer Klemmschraube und offenem Anschlussklemmenraum.

Nennspannung: 690 V.

Zertifikate: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal

Can be used with cover cap 01590

Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space

Rated voltage: 690 V

SPEZIFIKATIONEN

Material: Baustahl
Oberfläche: Beschichtet

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Verbindungsart	Max. Stromstärke	Anzahl Verpackungen
01068	15mm	17mm	21mm	16 - 120 mm ²	440A	25
01284	7.5mm	7.5mm	21mm	1.5 - 16 mm ²	180A	100
01285	11mm	10.5mm	21mm	4 - 35 mm ²	270A	50
01287	14mm	14mm	21mm	16 - 70 mm ²	400A	25
01289	7.5mm	7.5mm	21mm	1.5 - 16 mm ²	180A	100
01203	15mm	17mm	21mm	16 - 120 mm ²	440A	25
01290	11mm	10.5mm	21mm	4 - 35 mm ²	270A	50
01292	14mm	14mm	21mm	16 - 70 mm ²	400A	25

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE