


CFF Tapered Screw-In Plug for A12, A22 and A32K Couplers

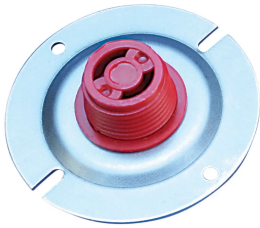

MERKMALE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2						
Katalognummer	Artikelnummer	Material	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)
EL36CFF	153925	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	36 mm	#11	35M	95 mm
EL28CFF	153900	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	28 mm	#9	30M	75 mm
EL22CFF	153880	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	22 mm	#7		75 mm
EL32CFF	153920	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	32 mm	#10		95 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)
EL25CFF	153890	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	25 mm	#8	25M	75 mm
EL40CFF	153930	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	40 mm			95 mm
EL50CFF	154980	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	50 mm			95 mm
EL30CFF	153910	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	30 mm			75 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Farbe
EL36CFF	153925	18 mm	Blau
EL28CFF	153900	18 mm	Schwarz
EL22CFF	153880	18 mm	Blau
EL32CFF	153920	18 mm	Gelb
EL25CFF	153890	18 mm	Rot
EL40CFF	153930	18 mm	Grün
EL50CFF	154980	18 mm	Schwarz
EL30CFF	153910	18 mm	Weiß

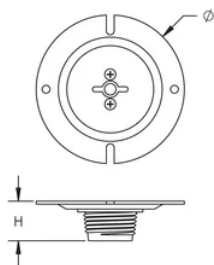

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE