

# CPP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K



## MERKMALE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Bewehrungssta<br>bgröße,<br>metrisch | Größe<br>Armierung,<br>USA | Größe<br>Armierung,<br>Kanada | Durchmesser<br>(Ø) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| EL16CPPB100   | 153090        | 16 mm                                | #5                         | 15M                           | 22 mm              | 13 mm    |
| EL14CPPB100   | 153080        | 14 mm                                |                            |                               | 22 mm              | 13 mm    |
| EL10CPPB100   | 153060        | 10 mm                                | #3                         |                               | 17 mm              | 13 mm    |
| EL18CPPB100   | 153100        | 18 mm                                |                            |                               | 27 mm              | 13 mm    |
| EL12CPPB100   | 153070        | 12 mm                                | #4                         | 10M                           | 17 mm              | 13 mm    |


| Katalognummer | Artikelnummer | Bewehrungssta<br>bgröße,<br>metrisch | Größe<br>Armierung,USA | Größe<br>Armierung,<br>Kanada | Durchmesser<br>(Ø) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| EL20CPPB100   | 153110        | 20 mm                                | #6                     | 20M                           | 27 mm              | 13 mm    |
| EL25CPPB100   | 153130        | 25 mm                                | #8                     | 25M                           | 33 mm              | 16 mm    |
| EL36CPPB50    | 153180        | 36 mm                                | #11                    | 35M                           | 46 mm              | 16 mm    |
| EL32CPPB100   | 153160        | 32 mm                                | #10                    |                               | 42 mm              | 16 mm    |
| EL30CPPB100   | 153150        | 30 mm                                |                        |                               | 37 mm              | 16 mm    |
| EL40CPPB50    | 153200        | 40 mm                                |                        |                               | 52 mm              | 16 mm    |
| EL28CPPB100   | 153140        | 28 mm                                | #9                     | 30M                           | 37 mm              | 16 mm    |
| EL22CPPB100   | 153120        | 22 mm                                | #7                     |                               | 33 mm              | 16 mm    |
| EL50CPPB40    | 153220        | 50 mm                                |                        |                               | 64 mm              | 16 mm    |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Anzahl Verpackungen |
|---------------|---------------|---------|---------------------|
| EL16CPPB100   | 153090        | Schwarz | 100                 |
| EL14CPPB100   | 153080        | Grün    | 100                 |
| EL10CPPB100   | 153060        | Gelb    | 100                 |
| EL18CPPB100   | 153100        | Weiß    | 100                 |
| EL12CPPB100   | 153070        | Rot     | 100                 |
| EL20CPPB100   | 153110        | Gelb    | 100                 |
| EL25CPPB100   | 153130        | Rot     | 100                 |

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Anzahl Verpackungen |
|---------------|---------------|---------|---------------------|
| EL36CPPB50    | 153180        | Blau    | 50                  |
| EL32CPPB100   | 153160        | Gelb    | 100                 |
| EL30CPPB100   | 153150        | Weiß    | 100                 |
| EL40CPPB50    | 153200        | Grün    | 50                  |
| EL28CPPB100   | 153140        | Schwarz | 100                 |
| EL22CPPB100   | 153120        | Blau    | 100                 |
| EL50CPPB40    | 153220        | Schwarz | 40                  |

## DIAGRAMME

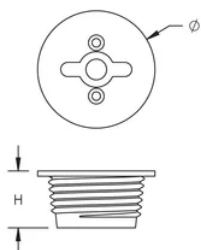

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**