

End Alignment Fitting



End alignment fittings properly locate the sleeve onto the reinforcing steel. The fittings also retain the packing materials and hold them in place, which helps ensure a leak-free installation.

MERKMALE

Durable, re-usable and long lasting

Easily replaced if damaged

Split-collar design allows for easy installation and removal

SPEZIFIKATIONEN

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Höhe (H)	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)
RBM2974100U	20 mm	#6	20M	64 mm	70 mm	36 mm
RBM2974125X	20 mm	#6	20M	64 mm	70 mm	39 mm
RBM2870100A	22 mm	#7		64 mm	70 mm	42 mm
RBM2886112C	25 mm	#8	25M	64 mm	70 mm	49 mm
RBM2886150D	25 mm	#8	25M	64 mm	70 mm	55 mm


Katalognummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Höhe (H)	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)
RBM2748100D	28 mm	#9	30M	64 mm	70 mm	55 mm
RBM275075E	32 mm	#10		64 mm	70 mm	58 mm
RBM2767100E	28 mm	#9	30M	64 mm	70 mm	58 mm
RBM266785F	36 mm	#11	35M	64 mm	76 mm	65 mm
RBM2669100H	43 mm	#14	45M	64 mm	86 mm	74 mm
RBM2669125J	43 mm	#14	45M	64 mm	86 mm	77 mm
RBM266975G	43 mm	#14	45M	64 mm	86 mm	76 mm
RBM2671100M	57 mm	#18	55M	64 mm	111 mm	96 mm
RBM2671125N	57 mm	#18	55M	64 mm	111 mm	99 mm
RBM267150K	57 mm	#18	55M	64 mm	111 mm	87 mm
RBM267156K	57 mm	#18	55M	64 mm	111 mm	87 mm
RBM267885K	43 mm	#14	45M	64 mm	102 mm	87 mm
RBM2687126G	36 mm	#11	35M	64 mm	86 mm	71 mm
RBM2750125F	32 mm	#10		64 mm	76 mm	65 mm
RBM2759K	36 mm	#11	35M	64 mm	102 mm	87 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Diameter 2 is the mating surface for the outside diameter of the appropriate sleeve.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

DIAGRAMME

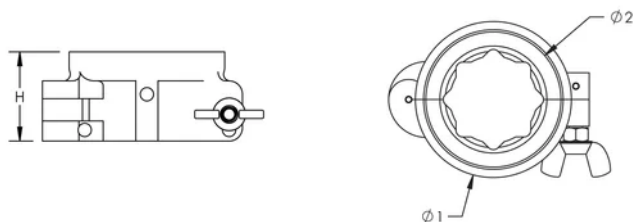

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE