


P13 Position Coupler, Stainless Steel, Worldwide Design

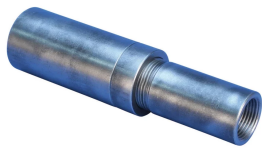

Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

MERKMALE

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrosion resistance

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche:	Blank
Material:	Duplex-Edelstahl 2205 (EN 1.4462)
Kupplungseinstellung:	Norm
Auslegungsversion:	Weltweit (global verfügbares Material)

Table 1/2

Katalognummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)
EL12P13LSSN	12 mm	#4	10M	25 mm	124 mm	159 mm
EL16P13LSSN	16 mm	#5	15M	30 mm	144 mm	186 mm

Katalognummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)
EL20P13LSSN	20 mm	#6	20M	35 mm	199 mm	260 mm
EL25P13LSSN	25 mm	#8	25M	45 mm	221 mm	287 mm
EL32P13LSSN	32 mm	#10		60 mm	249 mm	321 mm


Table 2/2

Katalognummer	Einführtiefe (BD)	Stababstand 1 (BG1)	Stababstand 2 (BG2)	Kupplungsgehäuse (CB)	Stückgewicht
EL12P13LSSN	19mm	86mm	121mm	75mm	0.38 kg
EL16P13LSSN	24mm	96mm	138mm	89mm	0.64 kg
EL20P13LSSN	35mm	129mm	190mm	126mm	1.09 kg
EL25P13LSSN	40mm	140mm	207mm	140mm	2.09 kg
EL32P13LSSN	45mm	159mm	231mm	156mm	4.22 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMME

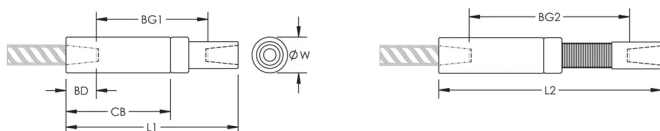

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE