 


PFF Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14 Couplers, Worldwide Design



MERKMALE

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPEZIFIKATIONEN

Auslegungsversion: Weltweit (global verfügbares Material)

Table 1/2


Katalognummer	Material	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)
EL12PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	12 mm	#4	10M	65 mm	17 mm
EL28PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	28 mm	#9	30M	95 mm	20 mm
EL40PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	40 mm			95 mm	20 mm

Katalognummer	Material	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)
EL20PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	20 mm	#6	20M	75 mm	20 mm
EL36PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	36 mm	#11	35M	95 mm	20 mm
EL22PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	22 mm	#7		95 mm	20 mm
EL16PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	16 mm	#5	15M	65 mm	20 mm
EL32PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	32 mm	#10		95 mm	20 mm
EL25PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stahl	25 mm	#8	25M	95 mm	20 mm

Table 2/2

Katalognummer	Farbe
EL12PFFN	Rot
EL28PFFN	Schwarz
EL40PFFN	Grün
EL20PFFN	Gelb
EL36PFFN	Blau
EL22PFFN	Blau
EL16PFFN	Schwarz
EL32PFFN	Gelb
EL25PFFN	Rot

DIAGRAMME

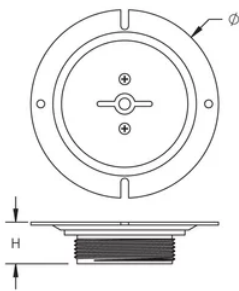

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.