


Front Panel, Front anodized, Rear Conductive, Unshielded, 3 U, 84 HP

Power Utilities

KATALOGNUMMER

30838-123

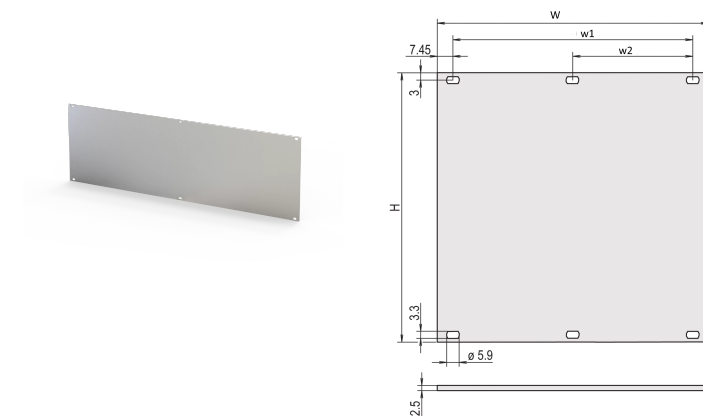

Front panel, unshielded, front anodized and rear conductive.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, front anodized, conductive

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Frontplatte

Typ: Frontplatte ohne Griff

Grifftyp: Ohne

Befestigung: Anschraubbare Front

EMV-Schirmung: Nein

Material: Aluminium

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Behandelte Kanten: Nein

Höhe Gestell: 3 U

Höhe: 128.4 mm

Breite Gestell: 84 HP

Breite: 426.4 mm

Entspricht: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE