

FBC nVent ERIFLEX Flexibar – Kabel zu Sammelschiene Klemme

Energieversorger



ZERTIFIZIERUNGEN



EIGENSCHAFTEN

Sehr kompakte Klammer zur Verbindung von Kabeln oder nVent ERIFLEX Flexibar mit einer Cu-Sammelschiene, ohne zu bohren

Leiter ist mit Klammer an Druckplatte befestigt

Klammern können vor dem Anschluss von Leitern montiert und in ihre Position auf der Verteilerschiene geschoben werden

Anschlüsse können nach der Montage der Verteilerschiene hinzugefügt werden

Einzelne Schraube sichert die Klammer und schließt Kontakt

EAC-konform

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Verteilerschiene endicke	Lamellenbreite	Höhe (H)	Breite (W)	Stückgewicht
FBC10X15-5	553530	10 mm	15.5 mm	49 mm	40 mm	0.112 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Der Leiter muss mindestens in einem Abstand abisoliert werden, der der Breite der Klammer entspricht.

DIAGRAMME

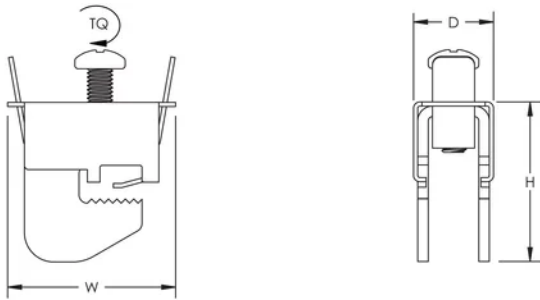

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE