


Front Panel, Flat, Refrofit Shielding, D-Sub Cutouts

Power Utilities

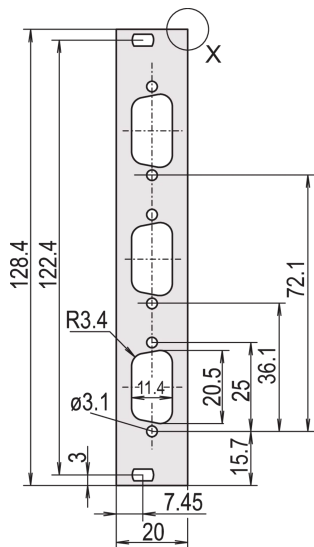

Flat front panel with cutout for D-Sub connectors.
Shieldable for stainless steel EMC gasket.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

For stainless steel EMC gasket

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ EMV-Dichtung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
---------------	---------------------	-------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------

30118-348	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert	Leitend	Nein
30118-349	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert	Leitend	Nein
30118-350	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert	Leitend	Nein
30118-351	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert	Leitend	Nein
30118-352	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert	Leitend	Nein
30118-353	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert	Leitend	Nein
30118-354	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert	Leitend	Nein

Table 2/3						
Katalognummer	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe	Material	Produkttyp	Höhe Gestell
30118-348	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U
30118-349	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U
30118-350	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U
30118-351	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U
30118-352	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U
30118-353	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U
30118-354	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U

Table 3/3			
Katalognummer	Breite Gestell	Typ	Breite

30118-348	4 HP	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30118-349	4 HP	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30118-350	4 HP	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30118-351	4 HP	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30118-352	4 HP	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30118-353	4 HP	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30118-354	4 HP	Frontplatte ohne Griff	20 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order stainless steel EMC gasket separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.