


Front Panel, Flat, Unshielded, D-Sub Cutouts

Power Utilities

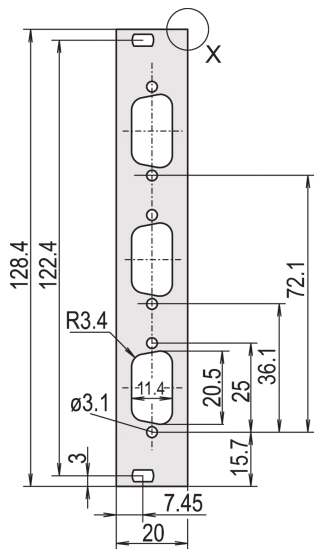

Flat front panel with cutout for D-Sub connectors.
Unshielded version.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Non-shielded version

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht
30118-341	5	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht
30118-342	5	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10
30118-343	5	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10
30118-344	5	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10
30118-345	5	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10
30118-346	5	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10
30118-347	5	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10

Table 2/3

Katalognummer	EMV-Schirmung	Höhe	Material	Produkttyp	Höhe Gestell	Breite Gestell
30118-341	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U	4 HP
30118-342	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U	4 HP
30118-343	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U	4 HP
30118-344	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U	4 HP
30118-345	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U	4 HP
30118-346	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U	4 HP
30118-347	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U	4 HP

Table 3/3

Katalognummer	Typ	Breite
30118-341	Frontplatte ohne Griff	20 mm

Katalognummer	Typ	Breite
30118-342	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30118-343	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30118-344	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30118-345	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30118-346	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30118-347	Frontplatte ohne Griff	20 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.