


Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged

Power Utilities

Unshielded front panel bottom hinged.

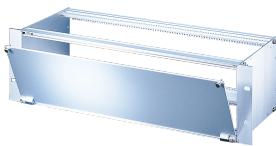

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
20838-280	3 U	28 HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-276	6 U	84 HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-275	6 U	63 HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
20838-277	4 U	42 HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-274	6 U	42 HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-273	3 U	84 HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-278	4 U	63 HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-272	3 U	63 HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-279	4 U	84 HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-271	3 U	42 HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend

Table 2/3						
Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe	Material	Produkttyp
20838-280	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte
20838-276	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium	Frontplatte
20838-275	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium	Frontplatte
20838-277	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9 mm	Aluminium	Frontplatte
20838-274	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium	Frontplatte
20838-273	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte
20838-278	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9 mm	Aluminium	Frontplatte

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe	Material	Produkttyp
20838-272	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte
20838-279	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9 mm	Aluminium	Frontplatte
20838-271	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte

Table 3/3

Katalognummer	Typ	Breite
20838-280	Frontplatte ohne Griff	141.9 mm
20838-276	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm
20838-275	Frontplatte ohne Griff	319.7 mm
20838-277	Frontplatte ohne Griff	213 mm
20838-274	Frontplatte ohne Griff	213 mm
20838-273	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm
20838-278	Frontplatte ohne Griff	319.7 mm
20838-272	Frontplatte ohne Griff	319.7 mm
20838-279	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm
20838-271	Frontplatte ohne Griff	213 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE