


19-Zoll-Frontplatte für Kabelösen

19-Zoll-Frontplatte zur Aufnahme von Kabelösen.

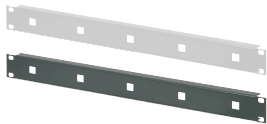

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

19-Zoll-Frontplatte zur Aufnahme von Kabelösen (Kabelösen zur Montage einstecken und um 45° drehen)

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe:	1.5mm
Breite Gestell:	95HP
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Material:	Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Befestigung	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Farbcode
20118-761	1U	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert	RAL 7035
20118-762	1U	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe	Typ	Breite	Schnelles Schiff
20118-761	Nein	Pulverbeschichtet	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm	No
20118-762	Nein	Pulverbeschichtet	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE