

19"-Frontplatten

Frontplatten aus Aluminium.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Aluminium, 4 oder 3 mm dick, eloxiert oder lackiert

SPEZIFIKATIONEN

Breite Gestell:	95HP
Material:	Aluminium
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Befestigung	Oberfläche	Frontbeschichtung	Anzahl Verpackungen
30219-098	1U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30118-948	1U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-299	1U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Befestigung	Oberfläche	Frontbeschichtung	Anzahl Verpackungen
40304-074	1U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-101	2U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30118-301	2U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-949	2U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
40304-075	2U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-104	3U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30118-302	3U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-950	3U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
40304-076	3U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-107	4U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30118-303	4U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-951	4U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30219-110	5U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Eloxiert	1
30118-304	5U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-952	5U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
40304-077	4U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30118-953	6U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-305	6U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Befestigung	Oberfläche	Frontbeschichtung	Anzahl Verpackungen
30219-113	6U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
40304-079	6U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30118-954	7U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-306	7U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30219-137	7U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
40304-080	7U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30118-956	9U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-308	9U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30219-143	9U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
40304-082	9U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30118-307	8U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-309	10U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-955	8U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-957	10U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30219-138	8U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-144	10U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
40304-078	5U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
40304-081	8U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Befestigung	Oberfläche	Frontbeschichtung	Anzahl Verpackungen
40304-083	10U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1

Table 2/3						
Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Farbcode	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ
30219-098	Eloxiert	Nein		Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-948	Lackiert		RAL 7021	Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-299	Lackiert		RAL 7035	Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-074	Eloxiert	Ja		Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-101	Eloxiert	Nein		Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-301	Lackiert		RAL 7035	Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-949	Lackiert		RAL 7021	Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-075	Eloxiert	Ja		Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-104	Eloxiert	Nein		Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-302	Lackiert		RAL 7035	Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-950	Lackiert		RAL 7021	Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-076	Eloxiert	Ja		Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-107	Eloxiert	Nein		Nein	177mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-303	Lackiert		RAL 7035	Nein	177mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-951	Lackiert		RAL 7021	Nein	177mm	19-Zoll-Frontplatte

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Farbcode	EMV- Schirmung	Höhe (H)	Typ
30219-110	Eloxiert	Nein		Nein	221.4mm	19-Zoll- Frontplatte
30118-304	Lackiert		RAL 7035	Nein	221.4mm	19-Zoll- Frontplatte
30118-952	Lackiert		RAL 7021	Nein	221.4mm	19-Zoll- Frontplatte
40304-077	Eloxiert	Ja		Nein	177mm	19-Zoll- Frontplatte
30118-953	Lackiert		RAL 7021	Nein	265.9mm	19-Zoll- Frontplatte
30118-305	Lackiert		RAL 7035	Nein	265.9mm	19-Zoll- Frontplatte
30219-113	Eloxiert	Nein		Nein	265.9mm	19-Zoll- Frontplatte
40304-079	Eloxiert	Ja		Nein	265.9mm	19-Zoll- Frontplatte
30118-954	Lackiert		RAL 7021	Nein	310.3mm	19-Zoll- Frontplatte
30118-306	Lackiert		RAL 7035	Nein	310.3mm	19-Zoll- Frontplatte
30219-137	Eloxiert	Nein		Nein	310.3mm	19-Zoll- Frontplatte
40304-080	Eloxiert	Ja		Nein	310.3mm	19-Zoll- Frontplatte
30118-956	Lackiert		RAL 7021	Nein	399.2mm	19-Zoll- Frontplatte
30118-308	Lackiert		RAL 7035	Nein	399.2mm	19-Zoll- Frontplatte
30219-143	Eloxiert	Nein		Nein	399.2mm	19-Zoll- Frontplatte
40304-082	Eloxiert	Ja		Nein	399.2mm	19-Zoll- Frontplatte
30118-307	Lackiert		RAL 7035	Nein	354.8mm	19-Zoll- Frontplatte
30118-309	Lackiert		RAL 7035	Nein	443.7mm	19-Zoll- Frontplatte

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Farbcode	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ
30118-955	Lackiert		RAL 7021	Nein	354.8mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-957	Lackiert		RAL 7021	Nein	443.7mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-138	Eloxiert	Nein		Nein	354.8mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-144	Eloxiert	Nein		Nein	443.7mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-078	Eloxiert	Ja		Nein	221.4mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-081	Eloxiert	Ja		Nein	354.8mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-083	Eloxiert	Ja		Nein	443.7mm	19-Zoll-Frontplatte

Table 3/3

Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
30219-098	483mm	No
30118-948	483mm	No
30118-299	483mm	No
40304-074	483mm	No
30219-101	483mm	No
30118-301	483mm	No
30118-949	483mm	No
40304-075	483mm	No
30219-104	483mm	No
30118-302	483mm	No


Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
30118-950	483mm	No
40304-076	483mm	No
30219-107	483mm	No
30118-303	483mm	No
30118-951	483mm	No
30219-110	483mm	No
30118-304	483mm	No
30118-952	483mm	No
40304-077	483mm	No
30118-953	483mm	No
30118-305	483mm	No
30219-113	483mm	No
40304-079	483mm	No
30118-954	483mm	No
30118-306	483mm	No
30219-137	483mm	No
40304-080	483mm	No
30118-956	483mm	No

Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
30118-308	483mm	No
30219-143	483mm	No
40304-082	483mm	No
30118-307	483mm	No
30118-309	483mm	No
30118-955	483mm	No
30118-957	483mm	No
30219-138	483mm	No
30219-144	483mm	No
40304-078	483mm	No
40304-081	483mm	No
40304-083	483mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

DIAGRAMME

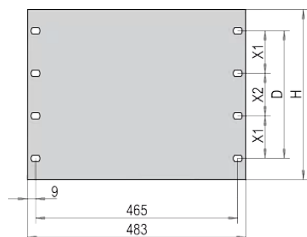

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE