


Dach für Einhausungen

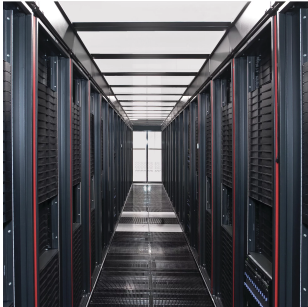

Dächer in verschiedenen Tiefen verfügbar, um Einhausung mit verschiedenen Schränken und Gangbreiten zu realisieren.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Dächer für den oberen Abschluss von 2 Schrankreihen

Passend für eine Gangbreite von 1200 mm

Mit dem Dach-Universalprofil kann die Ganghöhe um 84 mm angehoben werden, bitte separat bestellen

Dach kann von innen entfernt werden (ermöglicht Zugang zur Beleuchtung und erleichtert Wartungsarbeiten)

SPEZIFIKATIONEN

Passt zu: Einhausung

Produkttyp: Abdeckung

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Breite	Tiefe	Material	Anzahl Verpackungen	Farbe
21130-649	Obere Abdeckung Gang	200mm	1200mm	Stahl	1	Schwarzgrau
21130-648	Obere Abdeckung Gang	300mm	1200mm	Stahl	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Typ	Breite	Tiefe	Material	Anzahl Verpackungen	Farbe
21130-589	Obere Abdeckung Gang	800mm	1200mm	Stahl, Glas	1	Schwarzgrau
21130-588	Obere Abdeckung Gang	600mm	1200mm	Stahl, Glas	1	Schwarzgrau

Table 2/2				
Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
21130-649	RAL 7021	Pulverbeschichtet		No
21130-648	RAL 7021	Pulverbeschichtet	RoHS	No
21130-589	RAL 7021	Pulverbeschichtet	RoHS	No
21130-588	RAL 7021	Pulverbeschichtet	RoHS	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE