


Halsschraube, gerändelter Kopf, kurze Ausführung

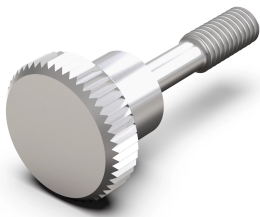

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Halsschraube, gerändelter Kopf, kurze Ausführung

SPEZIFIKATIONEN

Passt zu: Frontplatten

Typ: Schraube

Produkttyp: Schraube

Table 1/2

Katalognummer	Länge	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Tiefe
21101-749	12.3mm	Messing	Vernickelt	100	M2.5	18.3mm
21101-106	11mm	Stahl			M2.5	

Katalognummer	Länge	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Tiefe
21100-268	11mm	Messing	Vernickelt	100	M2.5	

Table 2/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Drehmoment	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
21101-749	8mm	8mm	0.3N·m	RoHS	No
21101-106					No
21100-268					No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE