


Gemischter Ausbau als Bausatz für ein Chassis

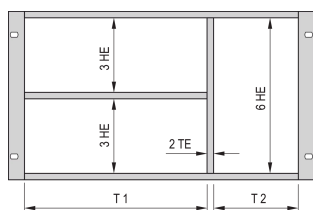

Die kombinierte Montage ermöglicht die Aufteilung eines Baugruppenträgers der Höhe 6 oder Gehäuses mit 2 x 3 HE und 6 HE-Abschnitten. Es sind verschiedene Ausführungen erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Geeignet für den Einbau von Europakarten (100 mm hoch) und Doppel-Europakarten (233,35 mm hoch).

Unterteilung des 6 HE Einbauraumes in folgende Bereiche: 2 x 3 HE, 1 x 6 HE

SPEZIFIKATIONEN

Höhe Gestell:	6U
Typ:	Angereicht
Produktfamilie:	EuropacPRO
Produkttyp:	Montagekit
Passt zu:	Baugruppenträger

Table 1/1

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Breite Gestell 1	Breite Gestell 2	Material	Schnelles Schiff
24562-420	1	20HP	62HP	Aluminium, Zinklegierung	No
24562-440	1	40HP	42HP	Aluminium, Zinklegierung	No
24562-442	1	42HP	40HP	Aluminium, Zinklegierung	No

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Breite Gestell 1	Breite Gestell 2	Material	Schnelles Schiff
24562-484	1	84HP		Aluminium, Zinklegierung	No
24562-463	1	63HP	19HP	Aluminium, Zinklegierung	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte separat bestellen: Frontplatte 6 HE, 2 TE zur Abdeckung des Strut.

Folgende Führungsschienen können nicht verwendet werden: Typ "Zubehör", Typ "Zubehör, verstärkt" und Typ "für 4,4" Leiterplatte.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE