


CPCI PlusIO-Backplane

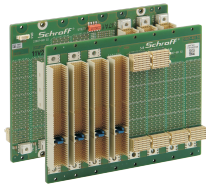

CompactPCI PlusIO kombiniert die bisherige CompactPCI- und die neue, schnelle CompactPCI Serial-Technologie auf einer Backplane. Der CompactPCI PlusIO-System-Slot steuert sowohl den parallelen PCI-Bus als auch die CompactPCI Serial-Slots mit PCIe, USB, Ethernet und S-ATA an.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Konform zu: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI-Core-Spezifikation, PICMG 2.1 R2.0 Hot-Swap-Spezifikation, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus-Spezifikation, PICMG 2.10 R1.0 Keying-Spezifikation, PICMG 2.30 R1.0 CompactPCI PlusIO Spezifikation, PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R1.0) Spezifikation

System-Slot gemäß PICMG 2.30, 32-bit CPCI Bus auf P1, PCIe, S-ATA, USB

CompactPCI Peripherie-Slots, 32 Bit mit Rear I/O auf P2

Rear I/O auf den CompactPCI Serial Slots auf Anfrage

CompactPCI Serial Peripherie-Slots mit PCIe x1, S-ATA und USB

Ethernet-Full-mesh auf dem System-Slot und 2 CompactPCI Serial-Slots, unterstützt 1000Base-T und 10GBase-T

V(I/O) auf 3,3 V oder 5 V einstellbar (auf 5 V voreingestellt)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatinen	Systemslot	Breite Slot
---------------	------------	--------------	--------------	----------------------	------------	-------------

23007-602	Rückwandplatine	5	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI Serial	Mitte	4HP
23007-601	Rückwandplatine	8	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI Serial	Mitte	4HP

Table 2/3

Katalognummer	Spannungs-I/O	Steckverbinder typ	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbinder typ	Breite	Anzahl Verpackungen
23007-602	5V	HM 2.0, AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig	102.2mm	1
23007-601	5V	HM 2.0, AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig	161.3mm	1

Table 3/3

Katalognummer	Schnelles Schiff
23007-602	No
23007-601	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE