


CPCI Serial Backplane

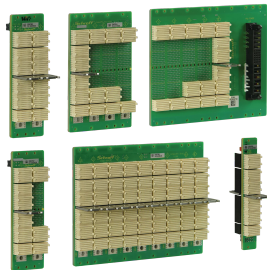

Die CompactPCI Serial Backplanes von nVent SCHROFF unterstützen die höchsten Datenübertragungsraten mit PCIe bis zu Gen 3, 10GbE, USB 3.0 und S-ATA Rev. 3.0

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Konform zu PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R2.0)-Spezifikation

Utility-Steckverbinder auf der Rückseite der Backplane

Mechanische Zentrierung und Kodierstift aus Edelstahl an jedem voll bestückten vorderen und hinteren Slot

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Systemslot	Breite Slot
23007-621	Rückwandplatine	1	3U	CompactPCI Serial, kein Bus		4HP
23007-641	Rückwandplatine	1	3U	CompactPCI Serial, kein Bus		4HP
23007-681	Rückwandplatine	1	3U	CompactPCI Serial, kein Bus		4HP
23007-661	Rückwandplatine	1	3U	CompactPCI Serial, kein Bus		4HP

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Systemslot	Breite Slot
23007-642	Rückwandplatine	2	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Links	4HP
23007-653	Rückwandplatine	3	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Rechts	4HP
23007-682	Rückwandplatine	2	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Links	4HP
23007-643	Rückwandplatine	3	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Links	4HP
23007-654	Rückwandplatine	4	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Rechts	4HP
23007-644	Rückwandplatine	4	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Links	4HP
23007-655	Rückwandplatine	5	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Rechts	4HP
23007-683	Rückwandplatine	3	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Links	4HP
23007-645	Rückwandplatine	5	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Links	4HP
23007-693	Rückwandplatine	3	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Rechts	4HP
23007-636	Rückwandplatine	6	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Star	Rechts	4HP

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Systemslot	Breite Slot
23007-684	Rückwandplatine	4	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Links	4HP
23007-694	Rückwandplatine	4	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Rechts	4HP
23007-637	Rückwandplatine	7	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Star	Rechts	4HP
23007-605	Rückwandplatine	5	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Rechts	4HP
23007-627	Rückwandplatine	7	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Star	Links	4HP
23007-685	Rückwandplatine	5	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Links	4HP
23007-695	Rückwandplatine	5	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Rechts	4HP
23007-629	Rückwandplatine	9	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Star	Links	4HP
23007-628	Rückwandplatine	8	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Star	Links	4HP
23007-649	Rückwandplatine	9	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Links	4HP
23007-639	Rückwandplatine	9	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Star	Rechts	4HP
23007-676	Rückwandplatine	6	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Star	Rechts	4HP

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Systemslot	Breite Slot
23007-615	Rückwandplatine	5	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Rechts	4HP
23007-667	Rückwandplatine	7	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Star	Links	4HP
23007-677	Rückwandplatine	7	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Star	Rechts	4HP
23007-668	Rückwandplatine	8	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Star	Links	4HP
23007-669	Rückwandplatine	9	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Star	Links	4HP
23007-689	Rückwandplatine	9	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Full-Mesh	Links	4HP
23007-679	Rückwandplatine	9	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Star	Rechts	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Steckverbinder typ	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbinder typ	Breite	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
23007-621	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-polig	19.3mm	1	No
23007-641	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-polig	19.3mm	1	No
23007-681	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-polig	19.3mm	1	No
23007-661	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-polig	19.3mm	1	No
23007-642	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	19.3mm	1	No
23007-653	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	60mm	1	No

Katalognummer	Steckverbinder typ	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbinder typ	Breite	Anzahl Verpackungen	SchnellesSchiff
23007-682	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	39.6mm	1	No
23007-643	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	60mm	1	No
23007-654	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	80.3mm	1	No
23007-644	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	80.3mm	1	No
23007-655	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	100.6mm	1	No
23007-683	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	60mm	1	No
23007-645	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	100.6mm	1	No
23007-693	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	60mm	1	No
23007-636	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	120.9mm	1	No
23007-684	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	80.3mm	1	No
23007-694	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	80.3mm	1	No
23007-637	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	141.2mm	1	No
23007-605	AirMax VS	PwrBlade	MicroMatch, 10-polig	159.9mm	1	No
23007-627	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	141.2mm	1	No
23007-685	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	100.6mm	1	No
23007-695	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	100.6mm	1	No
23007-629	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	181.9mm	1	No
23007-628	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	161.6mm	1	No

Katalognummer	Steckverbinder typ	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbinder typ	Breite	Anzahl Verpackungen	SchnellesSchiff
23007-649	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	191.9mm	1	No
23007-639	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	181.9mm	1	No
23007-676	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	120.9mm	1	No
23007-615	AirMax VS	PwrBlade	MicroMatch, 10-polig	159.9mm	1	No
23007-667	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	141.2mm	1	No
23007-677	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	141.2mm	1	No
23007-668	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	161.6mm	1	No
23007-669	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	181.9mm	1	No
23007-689	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	181.9mm	1	No
23007-679	AirMax VS	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	181.9mm	1	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE